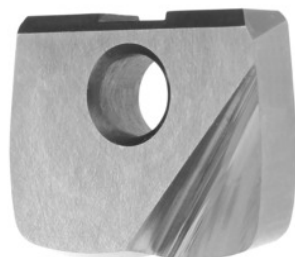


Garant**Rezkalna obračalna ploščica Ø 25 mm topa, konična, Tip: ALU****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212788 ALU
GTIN	4062406103316
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Podrobne orientacijske vrednosti najdete v priložnem priročniku za odrezovanje GARANT art. 110020.

· **Natančnost radija, krožnega teka in zamenjave: $\pm 0,015$ mm.**

Podajanje f_z v aluminij s kratkimi odrezki: 0,24 mm

Zvrst: HU7810

Tehnični opis

Tip	ALUMINIJ
Zvrst	HU7810
Radij rezila	4 mm
Rezalni material	HM
Radij, Wiper, aksialno	50 mm
Radij, Wiper, radialno	100 mm
Radij rezila R_1	4 mm

Dolžina rezil L_c	12,5 mm
Podajanje f_z v aluminij s kratkimi odrezki	0,24 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje