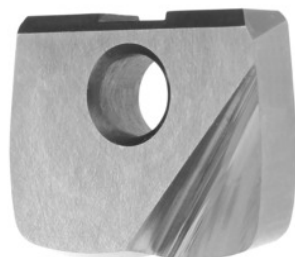


**Garant****Rezkalna obračalna ploščica Ø 20 mm topa, konična, Tip: ALU****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212779 ALU
GTIN	4062406103187
Razred artikla	21A

**Opis****Izvedba:**

**Podrobne orientacijske vrednosti najdete v priročniku za odrezovanje GARANT art. 110020.**

· **Natančnost radija, krožnega teka in zamenjave: ±0,015 mm.**

Podajanje  $f_z$  v aluminij s kratkimi odrezki: 0,2 mm

Zvrst: HU7810

**Tehnični opis**

Tip	ALUMINIJ
Zvrst	HU7810
Radij rezila	2 mm
Rezalni material	HM
Radij, Wiper, aksialno	40 mm
Radij, Wiper, radialno	80 mm
Radij rezila $R_1$	2 mm

Dolžina rezil $L_c$	10 mm
Podajanje $f_z$ v aluminij s kratkimi odrezki	0,2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje