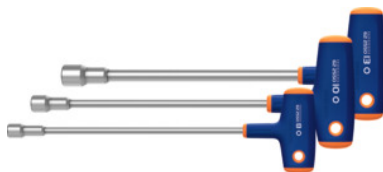


**Garant****Garnitura nasadnih ključev z dvokomponentnim T-ročajem Haptoprene, dolžina stebra 200 mm, Število ključev: 3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	622555 3
GTIN	4045197721716
Razred artikla	61C

**Opis****Izvedba:**

Ergonomično oblikovan T-ročaj z oprijemljivo površino **Haptoprene** in jedrom iz umetne mase, odpornim proti udarcem. Steblo iz posebnega kromvanadijevega jekla. Površina je nikljana in kromirana.

**Vsebina:**

po 1 kos art. 622550: Vel. 8; 10; 13;

**Obseg dobave:**

po 1 kos art. 622550: Vel. 8; 10; 13;

**Tehnični opis**

Število ključev	3
Dolžina rezila	200 mm
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Vrsta izdelka	Nasadni ključ s T-ročajem

**Pribor**

Nasadni ključ z dvokomponentnim T-ročajem Haptoprene, dolžina stebila 200 mm Zev ključa 9 mm	622550 9
Nasadni ključ z dvokomponentnim T-ročajem Haptoprene, dolžina stebila 200 mm Zev ključa 10 mm	622550 10
Nasadni ključ z dvokomponentnim T-ročajem Haptoprene, dolžina stebila 200 mm Zev ključa 6 mm	622550 6
Nasadni ključ z dvokomponentnim T-ročajem Haptoprene, dolžina stebila 200 mm Zev ključa 8 mm	622550 8
Nasadni ključ z dvokomponentnim T-ročajem Haptoprene, dolžina stebila 200 mm Zev ključa 13 mm	622550 13
Nasadni ključ z dvokomponentnim T-ročajem Haptoprene, dolžina stebila 200 mm Zev ključa 11 mm	622550 11
Nasadni ključ z dvokomponentnim T-ročajem Haptoprene, dolžina stebila 200 mm Zev ključa 7 mm	622550 7
Nasadni ključ z dvokomponentnim T-ročajem Haptoprene, dolžina stebila 200 mm Zev ključa 14 mm	622550 14
Nasadni ključ z dvokomponentnim T-ročajem Haptoprene, dolžina stebila 200 mm Zev ključa 12 mm	622550 12