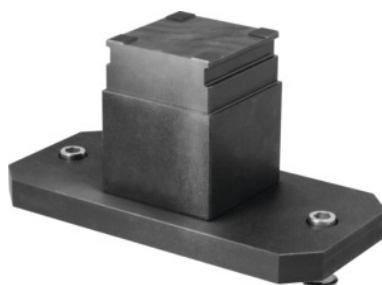


Garant**Konzola za centrični primež, za tip: 120****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	360152 120
GTIN	4045197722836
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

Z izvrtinami za vpenjalne čepe art. 360025 18M16. Alternativna pritrditev z vpenjalnikom ali z vijakom M12 v T-utoru. Pritrdilne izvrtine za **sistem vpenjanja z ničelno točko GARANT ZeroClamp** (medosna mera 200 mm).

Uporaba:

- **5-stranska obdelava na večosnih obdelovalnih centrih.**
- **Kot ekonomična rešitev za uporabo s sistemom vpenjanja z ničelno točko GARANT ZeroClamp ali za uporabo na paletirnih oz. avtomatiziranih sistemih ali neposredno na strojni mizi oz. vpenjalnem stolpu.**

Material:

Jeklo

Primerno za :

Centrične primeže art. 360130.

Dolžina: 250 mm

Širina: 120 mm

Višina: 125 mm

Medosna razdalja vpenjalnih čepov: 200 mm

Število izvrtin za vpenjalne čepe: 2

Tehnični opis

Dolžina	250 mm
Medosna razdalja vpenjalnih čepov	200 mm
Širina	120 mm
Višina	125 mm
za tip	120
Število izvrtin za vpenjalne čepe	2
Vrsta izdelka	Pribor za primeže