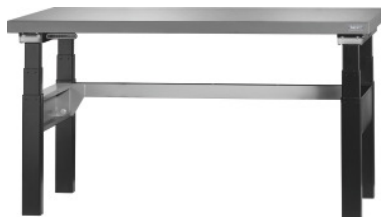


Garant

Delovni prostor z električnim nastavljanjem višine Nosilnost maks. 250 / 200 kg, delovna plošča Eluplan, temna, Tip: 1500

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	920301 1500
GTIN	4062406119782
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Osnovno ogrodje z dvižno enoto s prečnimi ojačitvami na strani in zadaj za stabilizacijo. 50 mm debela plošča iz temnega Eluplana. Delovna miza **brez** pločevinastih zaščitnih ploščic, ni možna postavitve v vrsto.

Lakiranje:

Noge, nastavljive po višini, v črni barvi, prečna ojačitev, antracitna RAL 7016, **prašnata barva**.

Priporočilo:

Lahka montažna dela sede in stoje.

Napotek:

Zaradi maksimalne nosilnosti se uporabijo samo premična ohišja. Ohišij ne montirajte pod delovno ploščo. Nadaljnji priključki ustrezno zmanjšajo nosilnost. Ob dobavi v celoti montirano.

Tehnični opis

Maksimalna nosilnost	250 kg
Globina	750 mm
Masa	101 kg
Material delovne plošče	iz temnega Eluplana
Globina delovne plošče	750 mm

Dolžina delovne plošče	1500 mm
Nosilnost pri trajni obremenitvi	250 kg
Panel za upravljanje s prikazovalnikom in spominsko funkcijo	da
Območje nastavljanja višine (zgornji rob delovne plošče) od – do	610 - 1200 mm
Širina	1500 mm
Debelina delovne plošče	50 mm
ComfortClose	ne
Hitrost dviganja	38 mm/s
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	250 kg
Tip vtikača, vhod	F
Nazivna napetost	250 V
Debelina materiala	1 mm
Izvedba nastavljanja višine	električni
Debelina plošče	50 mm
Vrsta izdelka	Delovne mize