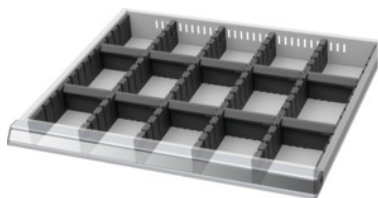


Garant GRIDLINE

Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic, 20×16G, Prednja višina/tip predala: 75/1**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	950220 75/1
GTIN	4062406193232
Razred artikla	9GB

Opis**Izvedba:**

Robne letve, pregradne letve in pregradne ploščice iz umetne mase. Pregradne letve se namestijo v zareze predalov. Pregradne ploščice se vstavijo v pregradne letve. Pregradni material zapolni celoten predal 20×16G.

Primerno za:

Predali 20×16G.

Vsebina:

Garnitura robnih letev art. 951560: 1 × vel. 75

Pregradne letve art. 951510: 4 × vel. 75

Vtična pregradna ploščica art. 951741: 10 × vel. 75

Tehnični opis

za predal s prednjo višino	75 mm
Uporabna površina predalov v G	20×16
za predale z uporabno globino	400 mm
za predale z uporabno širino	500 mm
Višina	50 mm
za predale z uporabno globino v G	16
za predale z uporabno širino v G	20

Masa	0,768 kg
Značilnost blagovnega imena	20×16G
Vrsta izdelka	Predelna stena za predal

Pribor

Garnitura 2 robnih letev za pregradne letveGlobina 16G za predal s prednjo višino 75 mm	951560 75
Pregradne letveGlobina 16G za predal s prednjo višino 75 mm	951510 75
Vtične pregradne ploščice, širina 4G za predal s prednjo višino 75 mm	951741 75