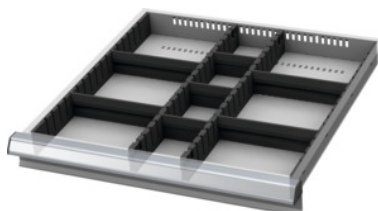


Garant GRIDLINE

Garnitura pregradnih letev/pregradnih ploščic, 20×20G, Prednja višina/tip predala: 75/3**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	950320 75/3
GTIN	4062406151980
Razred artikla	9GB

Opis**Izvedba:**

Robne letve, pregradne letve in pregradne ploščice iz umetne mase. Pregradne letve se namestijo v zareze predalov. Pregradne ploščice se vstavijo v pregradne letve. Pregradni material zapolni celoten predal 20×20G.

Primerno za:

Predali 20×20G.

Vsebina:

Garnitura robnih letev art. 951570: 1 × vel. 75

Pregradne letve art. 951520: 2 × vel. 75

Vtična pregradna ploščica 4G art. 951741: 3 × vel. 75

Vtična pregradna ploščica 8G art. 951781: 4 × vel. 75

Tehnični opis

Višina	50 mm
za predale z uporabno širino	500 mm
za predal s prednjo višino	75 mm
za predale z uporabno globino	500 mm
za predale z uporabno širino v G	20
za predale z uporabno globino v G	20

Uporabna površina predalov v G	20×20
Masa	0,648 kg
Značilnost blagovnega imena	20×20G
Vrsta izdelka	Predelna stena za predal

Pribor

Garnitura 2 robnih letev za pregradne letveGlobina 20G za predal s prednjo višino 75 mm	951570 75
Vtične pregradne ploščice,širina 8G za predal s prednjo višino 75 mm	951781 75
Vtične pregradne ploščice,širina 4G za predal s prednjo višino 75 mm	951741 75
Pregradne letveGlobina 20G za predal s prednjo višino 75 mm	951520 75