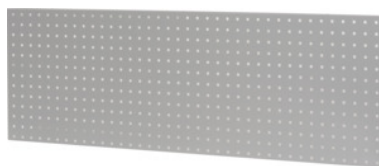


Garant GRIDLINE

ESD-luknjasta stena dvostranska, Primerno za tip: 1500**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	972101 1500
GTIN	4062406167417
Razred artikla	9GW

Opis**Izvedba:**

Iz robustne zarobljene jeklene pločevine za pregledno skladiščenje orodja. Luknjasto steno v **dvostranski izvedbi** je mogoče **neodvisno** opremljati z obeh strani. Luknjaste stene iz jeklene pločevine 9×9 mm v rastru 37 mm za namestitev pribora za luknjaste stene iz pločevine iz kataloške skupine 95.

Primerno za :

Za **vijačno pritrditev** med nosilne stebre in vozičke za material.

Lakiranje:

Svetlo siva podobna RAL 7035, **ESD-prašnata barva.**

Napotek:

Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice) in prijemalne letve niso ESD-prevodni.

Električna izolacija: EGB/ESD

Višina: 481 mm

Širina: 1420 mm

Globina: 25 mm

Nosilnost: 100 kg

Masa: 18 kg

Tehnični opis

Izvedba luknjaste stene	dvostranski
Globina	25 mm
Masa	18 kg
Nosilnost	100 kg

Širina	1420 mm
Višina	481 mm
Debelina materiala	1 mm
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Vrsta izdelka	Luknjasta stena