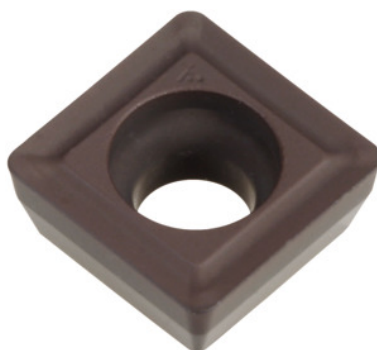


Garant**SOGX 130511, HB6715, Tip: GG**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	234097 GG
GTIN	4045197742438
Razred artikla	21E

Opis

Primerno za:

GARANT Power Drill št. 234000–234025.

Priporočilo:

Pri navrtanju z držalom art. 234015 in art. 234025 zmanjšajte podajanje na 70 %.

Napotek:

Ne uporabljajte kot notranje rezilo (nujno potrebno za notranje rezilo = zvrst rezalnega materiala HB630).

Tehnični opis

Tip	GG
Serija	Vrtalnik
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOGX 130511
Zvrst	HB6715
Rezalni material	HM

Podajanje f	0,13 - 0,3 mm/v
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
GG(G)	primerno	200 m/min	K
suho	primerno		