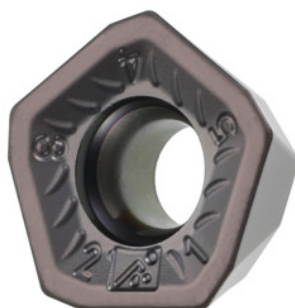


**Garant****POMX 0704ZESR R, HB9715, Tip: HART****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	213131 HART
GTIN	4045197743244
Razred artikla	21A

**Opis****Izvedba:**

Dolžina planega rezalnega roba: 1,5 mm za visoko kakovost površine.

**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,5-1 \times D/a_{p \text{ maks.}} = 1,4 \text{ mm}$ .

**Tehnični opis**

Podajanje $f_z$ na zob	0,5 mm
Tip	TRDA
Radij za programiranje pri $a_{p \text{ maks}}$	3,61 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	5
ISO-oznaka obračalne ploščice	POMX 0704ZESR R
Zvrst	HB9715
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

## Uporabniški podatki

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Jeklo < 55 HRC	primerno	50 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	primerno	40 m/min	H
Jeklo < 65 HRC	primerno	35 m/min	H
Jeklo < 67 HRC	primerno	30 m/min	H
GG(G)	primerno	300 m/min	K
suho	primerno		
Zrak	primerno		