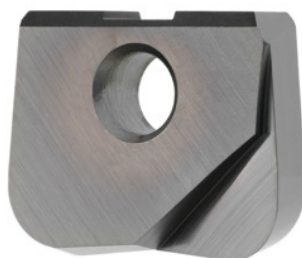


**Garant****Rezkalna obračalna ploščica Ø 16 mm, Tip: ST1400****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212727 ST1400
GTIN	4045197761668
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

**Podrobne orientacijske vrednosti najdete v priročniku za odrezovanje GARANT art. 110020.**

· **Natančnost radija, krožnega teka in zamenjave:  $\pm 0,015$  mm.**

**Uporaba:**

Torusne ploščice z zaobljenim vogalom rezila. Za zmanjšanje rezalne sile in vibracij.

**Tehnični opis**

Tip	ST1400
Zvrst	HB7520
Radij rezila	3 mm
Rezalni material	HM
Radij rezila R	3 mm
Podajanje $f_z$ v aluminij s kratkimi odrezki	0,3 mm
Podajanje $f_z$ v jeklo < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,3 mm

Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje