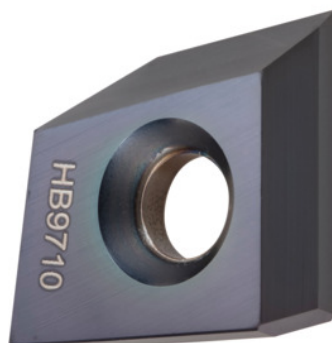


**Garant****BGHX 15L5 PCTR, HB9710, Tip: GG**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	214547 GG
GTIN	4045197762108
Razred artikla	21B

## Opis

**Uporaba:**

Za površine z globino hrapavosti pod  $R_z$  3  $\mu\text{m}$ . Le za suho obdelavo.

**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 1 \times D/a_p = 3$  mm,  $a_{p\text{maks.}} = 5$  mm.

## Tehnični opis

Tip	GG
Podajanje $f_z$ na zob	0,2 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	BGHX 15L5 PCTR
Zvrst	HB9710
Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

## Uporabniški podatki

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
GG(G)	primerno	220 m/min	K
suho	primerno		