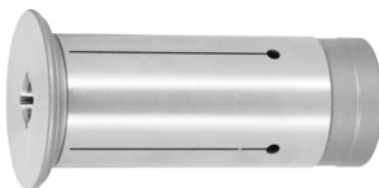


**Garant****Prerezan reducirni nastavek s hlajenjem, Ø 32 mm, Vpenjalni Ø D1: 8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302175 8
GTIN	4045197763259
Razred artikla	31G

**Opis****Izvedba:**

Z zarezami za hladilni kanal.

**Uporaba:**

- Za vrtanje, povrtavanje, rezkanje in ostrenje orodja.
- Največja prilagodljivost zaradi zmanjšanja vpenjalnega premera.
- Najvišji vrtilni moment zagotavlja večji volumen odrezovanja kot pri neposrednem vpenjanju.
- Natančnost krožnega teka  $\pm 5 \mu\text{m}$  (natančnost sistema pri  $3 \times D$ ).
- Natančnost krožnega teka  $\pm 2 \mu\text{m}$  (za reducirno pušo).
- Možnost uporabe pri vseh običajnih hidravlično-razteznih vpenjalnih glavah.

**Primerno za:**

Hidravlično-raztezna vpenjalna glava s Ø vpenjanja 32 mm.

**Tehnični opis**

Ø D	32 mm
Celotna dolžina L	63,5 mm
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Značilnost blagovnega imena	Ø 32 mm
Natančnost krožnega teka sistema	5 $\mu\text{m}$
Vrsta izdelka	Reducirna puša

