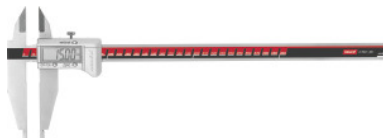


HOLEX**Digitalno pomično merilo ABS z nožastima merilnima konicama, Merilno območje: 300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	415621 300
GTIN	4045197770288
Razred artikla	42A

Opis**Izvedba:**

Digitalno pomično merilo z **absolutnim merilom**, nastavljanje ničle ni potrebno. Velik, kontrasten digitalni prikazovalnik. Elektronika se po pribl. 5 minutah samodejno izklopi. Vkllop z enostavnim pomikom. Merilne površine so zelo fino lepane. **Robustno kovinsko ohišje.**

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Tehnični opis

Preklop odčitavanja	mm/cole
Odčitavanje	0,0005 col
Kalibriranje	A1
Odčitavanje	0,01 mm
Ø nastavka za notranje merjenje	10 mm
Dolžina konic	90 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število vključenih baterij	1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odstopanje meritve E MPE	±0,04 mm

Standard	ISO 13385
Merilne konice	da
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavev ničelne točke
Merilno orodje	digitalno
Material	Plemenito jeklo, INOX
vse dele	kaljeno
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	Digitalno pomično merilo za delavnico

Storitve

DAkkS-kalibriranje Pomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 300 mm	021010 300
Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 300 mm	021000 300

Pribor

Vijak za držalo za merilnik globine	412230
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032