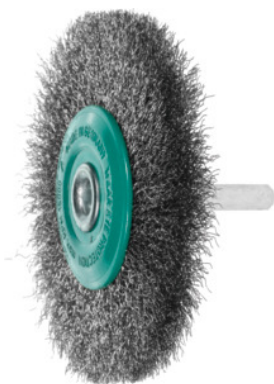


LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Krožna ščetka z držalom INOX-žica 0,20 mm, Ø ščetke D1×širina predela s ščetinami L1: 80X12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	574250 80X12
GTIN	4017359080016
Razred artikla	57L

Opis**Izvedba:**

Valovita žica posebne kakovosti, **držalo Ø 6 mm.**

Uporaba:

Na ročnih brusilnikih, strojih z upogljivo gredjo ali vrtalnih strojih za obdelavo površine. Z večanjem števila vrtljajev se poveča tudi učinkovitost ščetke. Za odstranjevanje rje, škaje in za čiščenje.

Tehnični opis

Debelina ščetin	0,2 mm
Ø ščetke D ₁	80 mm
Širina ščetke	12 mm
Dolžina ščetin H ₁	20 mm
Maksimalno število vrtljajev	15000 min ⁻¹
Širina predela s ščetinami L ₁	9 mm

Ø držala D _s	6 mm
Material obloge	INOX-žica
Posukanje	valovita
Vrsta izdelka	Okrogla ščetka