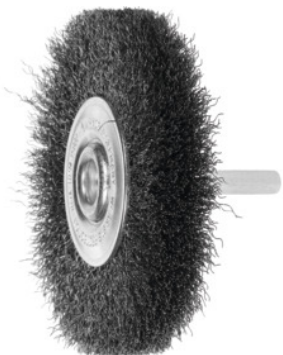


**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Krožna ščetka z držalom jeklena žica 0,20 mm, Ø ščetke D1×širina predela s ščetinami L1: 80X18mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	574100 80X18
GTIN	4017359015810
Razred artikla	57L

**Opis****Izvedba:**

Valovita žica posebne kakovosti, **držalo Ø 6 mm.**

**Uporaba:**

Na ročnih brusilnikih, strojih z upogljivo gredjo ali vrtnih strojih za obdelavo površine. Z večanjem števila vrtljajev se poveča tudi učinkovitost ščetke.

Za odstranjevanje rje, škaje in za čiščenje.

**Tehnični opis**

Ø ščetke D <sub>1</sub>	80 mm
Maksimalno število vrtljajev	15000 min <sup>-1</sup>
Dolžina ščetin H <sub>1</sub>	20 mm
Širina predela s ščetinami L <sub>1</sub>	13 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	6 mm
Material obloge	Jeklena žica

Posukanje

valovita

Vrsta izdelka

Okrogla ščetka