


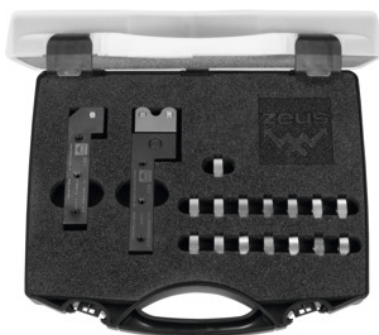

Garnitura orodja za rebričenje, Velikost držala/ploščice: 25mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	290025 25
GTIN	4030741656866
Razred artikla	29H

Opis

Vsebina:

po 1 orodje za rebričenje z odzemanjem art. 290000 in art. 290010: vel. 25

po 3 rebrasta kolesca art. 290161: Vel. 25×8/0,8; 25×8/1,0; 25×8/1,5

po 1 rebrasto kolesce art. 290176 in art. 290181: Vel. 25×8/0,8; 25×8/1,0; 25×8/1,5

Tehnični opis

Smer rezanja	leva in desna
za rebrast profil	RBR 1×BL
za rebrast profil	RAA 2×AA
za rebrast profil	RBR 1×BL
za rebrast profil	RGV30° 1×GE30°
za rebrast profil	RAA 1×AA
za rebrast profil	RBL 1×BR
za rebrast profil	RBL 2×BR
za rebrast profil	RBR 2×BL

za rebrast profil	RGE30° BL/BR30°
za rebrast profil	RGE45° BL/BR45°
Vrsta izdelka	Orodja za rebričenje

Pribor

Kolesce za rebričenje PM Ø rebrastega kolesca d1 × širina rebrastega kolesca b/delitev zob 25X8/1,0 mm	290161 25X8/1,0
Orodje za rebričenjeuniverzalno Velikost držala 25 mm	290010 25
Kolesce za rebričenje PM Ø rebrastega kolesca d1 × širina rebrastega kolesca b/delitev zob 25X8/1,0 mm	290176 25X8/1,0
Kolesce za rebričenje PM Ø rebrastega kolesca d1 × širina rebrastega kolesca b/delitev zob 25X8/1,0 mm	290181 25X8/1,0