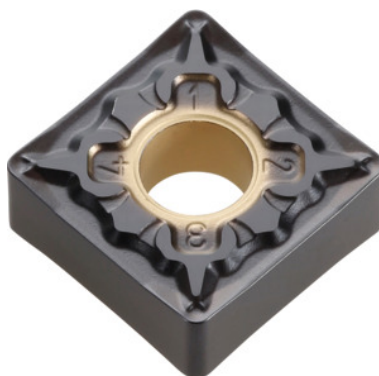


**Garant****SNMG 120404, Zvrst: HB7010-1**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251142 HB7010-1
GTIN	4045197780010
Razred artikla	21G

## Tehnični opis

Globina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
Lomilec odrezkov	SS
Podajanje $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Zvrst	HB7010-1
Rezalni pogoji	neprekinjen
Glavna uporaba	P
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	150 - 500 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120404

Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje