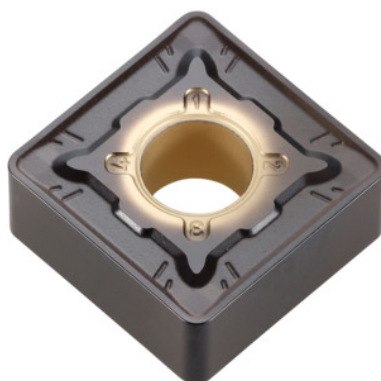


**Garant**
**SNMG 190624, Zvrst: HB7010-1**


### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251338 HB7010-1
GTIN	4045197780157
Razred artikla	21G

### Opis

SNMG 190624 HB7010-1 Radij rezila: 2,4 mm

Zvrst: HB7010-1

Lomilec odrezkov: SG

Globina reza  $a_p$ : 1,5 - 9 mm

Podajanje  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/v

Hitrost rezanja  $v_c$  za glavno uporabo: 100 - 375 m/min

### Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Radij rezila	2,4 mm
Zvrst	HB7010-1
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	100 - 375 m/min
Podajanje $f$	0,25 - 0,8 mm/v
Globina reza $a_p$	1,5 - 9 mm
Lomilec odrezkov	SG

Rezalni pogoji	neprekinjen
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 190624
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje