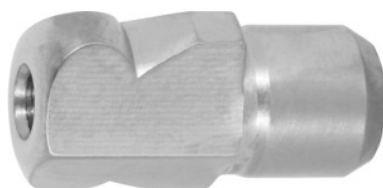


**Vpenjalni čep, oblika D Ploščato jeklo, Ø D: 10 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	370046 10
GTIN	2050001880994
Razred artikla	37K

Opis**Izvedba:**

Jeklo, v celoti kaljene in brušene.

Uporaba:

Pozicioniranje obdelovancev s priležno mero.

Tolerance in razdalja med izvrtinami se lahko premostijo.

Zunanji Ø d_{n6} : 7 mm

Dolžina 1: 7 mm

Dolžina vratu L_2 : 10 mm

Navoj M: M3

Tehnični opis

Dolžina vratu L_2	10 mm
Zunanji Ø D	10 mm
Dolžina 1	7 mm
Navoj M	M3
Zunanji Ø d_{n6}	7 mm