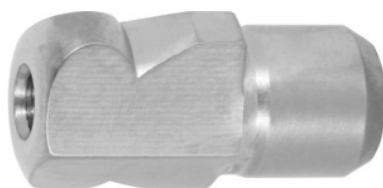


**Vpenjalni čep, oblika D Ploščato jeklo, Ø D: 20 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	370046 20
GTIN	2050001885197
Razred artikla	37K

Opis**Izvedba:**

Jeklo, v celoti kaljene in brušene.

Uporaba:

Pozicioniranje obdelovancev s priležno mero.

Tolerance in razdalja med izvrtinami se lahko premostijo.

Zunanji Ø d_{n6}: 14 mm

Dolžina 1: 14 mm

Dolžina vratu L₂: 20 mm

Navoj M: M5

Tehnični opis

Dolžina vratu L ₂	20 mm
Zunanji Ø D	20 mm
Dolžina 1	14 mm
Navoj M	M5
Zunanji Ø d _{n6}	14 mm