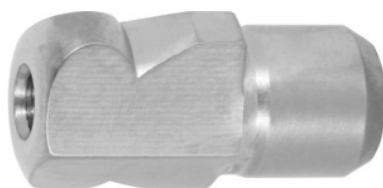


**Vpenjalni čep, oblika D Ploščato plemenito jeklo, Ø D: 10 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	370047 10
GTIN	2050001885333
Razred artikla	37K

Opis**Izvedba:**

Brušeno in kolsterizirano® plemenito jeklo.

Uporaba:

Pozicioniranje obdelovancev s priležno mero.

Tolerance in razdalja med izvrtinami se lahko premostijo.

Zunanji Ø d_{n6}: 7 mm

Dolžina 1: 7 mm

Dolžina vratu L₂: 10 mm

Navoj M: M3

Tehnični opis

Navoj M	M3
Zunanji Ø D	10 mm
Dolžina vratu L ₂	10 mm
Dolžina 1	7 mm
Zunanji Ø d _{n6}	7 mm