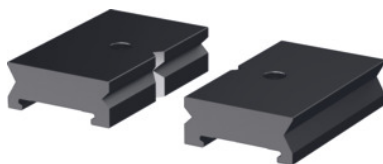


Garant**Čeljust s prizmo, par, za tip: 80****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	360148 80
GTIN	4045197801913
Razred artikla	310

Opis**Material:**

Kratkotrajno nitrirano orodno jeklo.

Obseg dobave:

Vključno s pritrdilnim vijakom.

Vpenjalno območje B – A: 3,6 - 25 mm

Podložna višina C: 56,95 mm

D: 15 mm

Ø vpenjanja 90°: 6 - 8 mm

Ø vpenjanja 120°: 6 - 8 mm

Tehnični opis

Podložna višina C	56,95 mm
D	15 mm
Ø vpenjanja 90°	6 - 8 mm
Ø vpenjanja 120°	6 - 8 mm
Vpenjalno območje B – A	3,6 - 25 mm
Vrsta izdelka	Primež (čeljusti)

