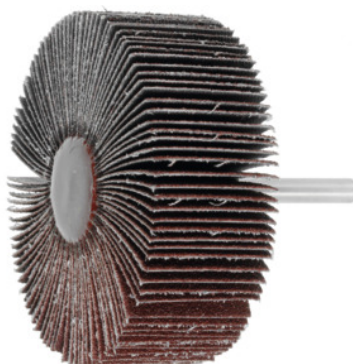


HOLEX**Pahljačasti brus (A), Zrnatost 40, Ø glave × širina glave: 50X20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	554095 50X20
GTIN	4045197803245
Razred artikla	52E

Opis**Izvedba:**

Pahljačasto razporejene lamele okoli osi orodja.
Brusne lamele z zrn iz **običajnega korunda (A)**.

Uporaba:

Pretežno za fino brušenje in poliranje večjih polmerov v orodjarstvu in pri izdelavi kalupov ter pri izdelavi posod in aparatov. Brusne lamele se idealno prilagodijo konturam obdelovanca.

Tehnični opis

Ø držala	6 mm
Zrnatost	40
Širina glave	20 mm
Maksimalno število vrtljajev	15300 min ⁻¹
Priporočeno število vrtljajev	9000 min ⁻¹
Ø glave	50 mm

Brusno sredstvo	Brusna zrna iz korunda (A)
Kratica za brusno sredstvo	A
Značilnost blagovnega imena	Zrnatost 40
Vrsta izdelka	Pahljačasti brus

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
suho	primerno		