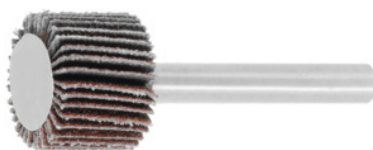


**HOLEX****Pahljačasti brus (A), Zrnatost 80, Ø glave × širina glave: 20X15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	554200 20X15
GTIN	4045197803290
Razred artikla	52E

**Opis****Izvedba:**

Pahljačasto razporejene lamele okoli osi orodja.  
Brusne lamele z zrnji iz **običajnega korunda (A)**.

**Uporaba:**

Pretežno za fino brušenje in poliranje večjih polmerov v orodjarstvu in pri izdelavi kalupov ter pri izdelavi posod in aparatov. Brusne lamele se idealno prilagodijo konturam obdelovanca.

**Tehnični opis**

Ø glave	20 mm
Ø držala	6 mm
Maksimalno število vrtljajev	38200 min <sup>-1</sup>
Zrnatost	80
Širina glave	15 mm
Priporočeno število vrtljajev	20000 min <sup>-1</sup>
Brusno sredstvo	Brusna zrna iz korunda (A)
Kratica za brusno sredstvo	A
Značilnost blagovnega imena	Zrnatost 80
Vrsta izdelka	Pahljačasti brus

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
suho	primerno		