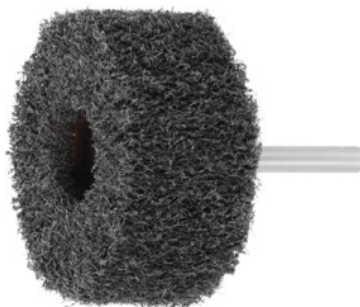


**HOLEX****Pahljačasti brusni Brusna koprena (SiC), groba, Ø glave×širina glave:  
80X50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	554971 80X50
GTIN	4045197803979
Razred artikla	52E

**Opis****Izvedba:**

Pahljačasto razporejene lamele iz brusne koprene okoli osi orodja. Držalo Ø 6 mm.  
Brusna zrna iz silicijevega karbida (SiC) z ostrimi robovi za agresivno brušenje in **rahlo sijajno obdelano površino**.

**Uporaba:**

Za odstranjevanje umazanije in oksidiranih plasti na kovinah ter za matiranje Cr-Ni in drugih plemenitih jekel in nž-kovin.

**Tehnični opis**

Ø glave	80 mm
Priporočeno število vrtljajev	4000 min <sup>-1</sup>
Ø držala	6 mm
Maksimalno število vrtljajev	7000 min <sup>-1</sup>
Širina glave	50 mm
Brusno sredstvo	Silicijev karbid

Kratika za brusno sredstvo	SiC
Primerjava zrnatosti	100
Stopnja preciznosti	groba
Značilnost blagovnega imena	groba
Vrsta izdelka	Pahljačasti brus

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Kamen	pogojno primerno		
Laki	pogojno primerno		
suho	primerno		