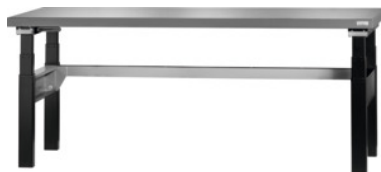


Garant**Delovni prostor z električnim nastavljanjem višine delovna plošča Eluplan,
Tip: 2000****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	920327 2000
GTIN	4062406229047
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Delovna miza z električnim nastavljanjem višine za lahka montažna dela sede in stoje. Osnovno ogrodje z dvizno enoto, s prečnimi ojačitvami na strani in zadaj za stabilizacijo. 50 mm debela plošča. Pri postavitvi več delovnih mest v vrsto so potrebne dodatne pločevinaste zaščitne ploščice.

Dodatni pribor:

Luknjaste pločevine art. 920360 in 920365, pločevinaste zaščitne ploščice art. 920356 in 920357. Naročite posebej.

Lakiranje:

Noge, nastavljive po višini, v črni barvi. Prečne ojačitve v antracitni RAL 7016, **prašnati barvi**.

Napotek:

Zaradi maksimalne nosilnosti se uporabijo samo premična ohišja. Izogibajte se montaži ohišij pod delovno ploščo. Nadaljnji priključki ustrezno zmanjšajo nosilnost. Ob dobavi v celoti montirano.

Tehnični opis

Globina	800 mm
Dolžina delovne plošče	2000 mm
Globina delovne plošče	800 mm
Masa	95 kg

Nosilnost pri trajni obremenitvi	200 kg
Debelina delovne plošče	50 mm
Širina	2000 mm
Hitrost dviganja	35 mm/s
Maksimalna nosilnost	200 kg
Območje nastavljanja višine (zgornji rob delovne plošče) od – do	610 - 1200 mm
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	200 kg
Napajanje	Akumulatorska
Napajanje	Omrežno napajanje
Nazivna napetost	250 V
Tip vtikača, vhod	F
Debelina materiala	1 mm
Izvedba nastavljanja višine	električno
Debelina plošče	50 mm
Vrsta izdelka	Delovne mize