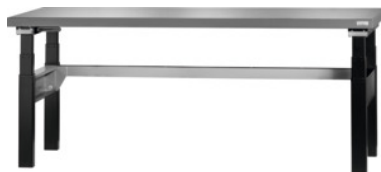


Garant**Delovni prostor z električnim nastavljanjem višine delovna plošča Eluplan,
Tip: 2000****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	920337 2000
GTIN	4062406229122
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Delovna miza z električnim nastavljanjem višine za lahka montažna dela sede in stoje. Osnovno ogrodje z dvizno enoto, s prečnimi ojačitvami na strani in zadaj za stabilizacijo. 50 mm debela plošča. Pri postavitvi več delovnih mest v vrsto so potrebne dodatne pločevinaste zaščitne ploščice.

Dodatni pribor:

Luknjaste pločevine art. 920360 in 920365, pločevinaste zaščitne ploščice art. 920356 in 920357. Naročite posebej.

Lakiranje:

Noge, nastavljive po višini, v črni barvi. Prečne ojačitve v antracitni RAL 7016, **prašnati barvi**.

Napotek:

Zaradi maksimalne nosilnosti se uporabijo samo premična ohišja. Izogibajte se montaži ohišij pod delovno ploščo. Nadaljnji priključki ustrezno zmanjšajo nosilnost. Ob dobavi v celoti montirano.

Tehnični opis

Maksimalna nosilnost	300 kg
Hitrost dviganja	22 mm/s
Globina delovne plošče	800 mm
Debelina delovne plošče	50 mm

Masa	95 kg
Nosilnost pri trajni obremenitvi	300 kg
Globina	800 mm
Območje nastavljanja višine (zgornji rob delovne plošče) od – do	610 - 1200 mm
Dolžina delovne plošče	2000 mm
Širina	2000 mm
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	300 kg
Napajanje	Akumulatorska
Napajanje	Omrežno napajanje
Nazivna napetost	250 V
Tip vtikača, vhod	F
Debelina materiala	1 mm
Izvedba nastavljanja višine	električno
Debelina plošče	50 mm
Vrsta izdelka	Delovne mize