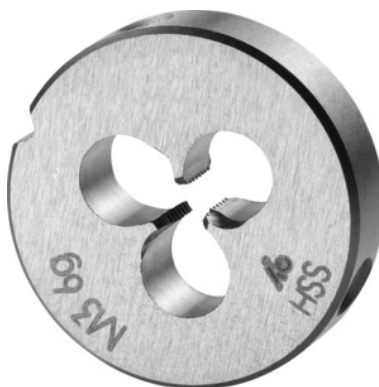


**Navojne čeljusti 6g, M: M3****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 140330 M3 |
| GTIN | 4062406233167 |
| Razred artikla | 12K |

Opis**Izvedba:**

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba; \geq M3 z obojestranskim lupilnim rezom olajša začetek rezanja in odvaja odrezke v smeri rezanja. **Prisekani del 1 3/4 koraka navoja.**

Smer rezanja: desni

Kakovost: DIN 13 6g

Korak: 0,5 mm

Zunanji \varnothing : 20 mm

Višina: 5 mm

Tehnični opis

| | |
|-----------------------|-----------|
| Zunanji \varnothing | 20 mm |
| Korak | 0,5 mm |
| Velikost navoja | M3 |
| Kakovost | DIN 13 6g |
| Višina | 5 mm |

| | |
|------------------|------------------|
| Vrsta navoja | M |
| Kot profila | 60 stopinj |
| Rezalni material | HSS |
| Standard | EN 22568 |
| Smer rezanja | desni |
| Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|---------------------|------------------|----------------|------------|
| Al (kratki odrezki) | pogojno primerno | | |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | | |
| Olje | primerno | | |
| suho | pogojno primerno | | |