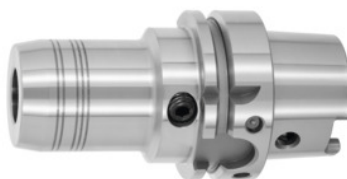


**HOLEX****Hidravlično-raztezna vpenjalna glava BASIC kratka, vitka, HSK-A 63,  
Vpenjalni Ø D1: 6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	307507 6
GTIN	4062406240080
Razred artikla	32A

**Opis****Izvedba:**

- Aksialen vzdolžni pomik orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.
- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.

**Uporaba:**

- Velika zmogljivost odrezovanja (vendar ne za ekstremno grobo odrezovanje).
- Za vrтанje, povrtavanje in rezkanje.

**Dodatni pribor:**

Reducirni nastavki št. 302135–302187, cev za hladilno sredstvo št. 309880, nasadni ključ št. 309890, cilindrični čistilnik št. 343720.

**Napotek:**

Mera A = 200 mm po ponudbi!

**Tehnični opis**

L <sub>3</sub>	24 mm
Dolžina nastavljanja V	10 mm
Navoj M	M5
Zunanji Ø D	50 mm
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	6 mm

Previsna dolžina A	70 mm
Ø D <sub>2</sub>	26 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 63
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69882-7
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Oblika	A
z notranjim hlajenjem	da, z največ 80 bari
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Izvertina Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

## Pribor

Cilindrični čistilnik Umetna masa Ø čepa 6 mm

343720 6