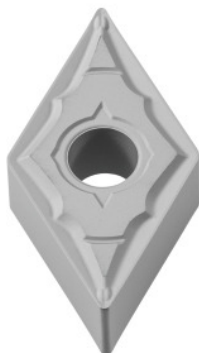


**DNMG 110404, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250666 HBT020
GTIN	4062406256296
Razred artikla	22D

Tehnični opis

Lomilec odrezkov	PF
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Globina reza a_p	0,5 - 2 mm
Rezalni material	HM
Radij rezila	0,4 mm
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Zvrst	HBT020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 330 m/min
Glavna uporaba	P

Preveleka	TiCN
ISO-oznaka obračalne ploščice	DNMG 110404
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje