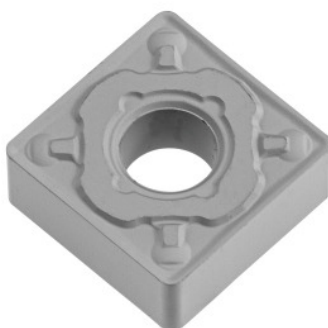


**SNMG 120408, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	251267 HBT020
GTIN	4062406256609
Razred artikla	22D

Tehnični opis

Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	SNMG 120408
Lomilec odrezkov	PM
Glavna uporaba	P
Zvrst	HBT020
Prevleka	TiCN
Globina reza a_p	0,8 - 5 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje f	0,1 - 0,45 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil	8
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	100 - 280 m/min

Rezalni material	HM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje