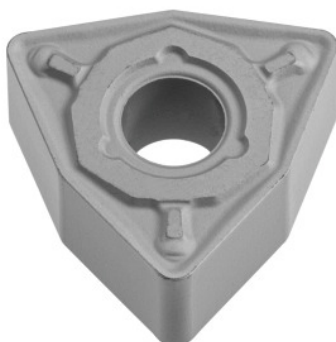


**WNMG 080408, Zvrst: HBT020****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 252095 HBT020 |
| GTIN | 4062406256869 |
| Razred artikla | 22D |

Tehnični opis

| | |
|---|-------------------------|
| ISO-oznaka obračalne ploščice | WNMG 080408 |
| Lomilec odrezkov | PM |
| Prevleka | TiCN |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 100 - 280 m/min |
| Glavna uporaba | P |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava |
| Zvrst | HBT020 |
| Globina reza a_p | 0,8 - 5 mm |
| Radij rezila | 0,8 mm |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 |
| Rezalni pogoji | rahlo prekinjen |
| Rezalni material | HM |

| | |
|---------------|---|
| Podajanje f | 0,1 - 0,45 mm/v |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |