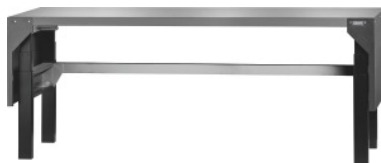


**Garant**

**Delovni prostor z električnim nastavljanjem višine Nosilnost maks. 250 / 200 kg, delovna plošča Eluplan, temna, Tip: 2000/S**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	920301 2000/S
GTIN	4062406261665
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Osnovno ogrodje z dvižno enoto s prečnimi ojačitvami na strani in zadaj za stabilizacijo. 50 mm debela plošča iz temnega Eluplana. Delovna miza s pločevinastimi zaščitnimi ploščicami, možna postavitve vrsto.

**Lakiranje:**

Noge, nastavljive po višini, v črni barvi, prečna ojačitev, antracitna RAL 7016, **prašnata barva.**

**Priporočilo:**

Lahka montažna dela sede in stoje.

**Napotek:**

Zaradi maksimalne nosilnosti se uporabijo samo premična ohišja. Ohišij ne montirajte pod delovno ploščo. Nadaljnji priključki ustrezno zmanjšajo nosilnost. Ob dobavi v celoti montirano.

**Tehnični opis**

Hitrost dviganja	38 mm/s
Debelina delovne plošče	50 mm
Globina	750 mm
Območje nastavljanja višine (zgornji rob delovne plošče) od – do	720 - 1200 mm
Masa	119 kg
Dolžina delovne plošče	2000 mm

ComfortClose	ne
Globina delovne plošče	750 mm
Maksimalna nosilnost	200 kg
Širina	2000 mm
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	200 kg
Tip vtikača, vhod	F
Nazivna napetost	250 V
Debelina materiala	1 mm
Izvedba nastavljanja višine	električni
Debelina plošče	50 mm
Vrsta izdelka	Delovne mize