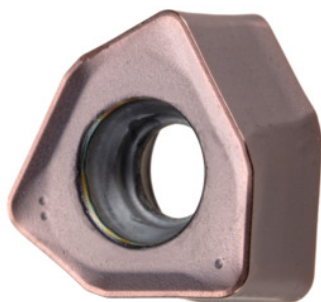


**Garant****XOMU094812ZZER, HB4715, Tip: HART**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	213028 HART
GTIN	4062406266578
Razred artikla	21A

## Opis

### Izvedba:

**Inovativen** koncept obračalnih ploščic z **dvostranskimi** 3-rezilnimi rezalnimi obračalnimi ploščicami (2×3 rezila). **Zmogljiv** rezalni material za posebej dobro **ekonomičnost**.

### Napotek:

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,5-1 \times D/a_{p \text{ maks}}$ .

## Tehnični opis

Radij rezila	1,2 mm
Podajanje $f_z$ na zob	0,8 mm
Tip	TRDA
ISO-oznaka obračalne ploščice	XDMT090416ZDSR
Zvrst	HB4715
Rezalni material	HM
priporočena globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$	0,6 mm

maksimalna globina rezanja $a_{p\text{ maks}}$	1,5 mm
Radij za programiranje pri $a_{p\text{ maks}}$	2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Prevleka	AlTiN
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

### Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Jeklo < 50 HRC	primerno	110 m/min	H
Jeklo < 55 HRC	primerno	80 m/min	H
Jeklo < 60 HRC	primerno	50 m/min	H
GG(G)	pogojno primerno	200 m/min	K
suho	primerno		
Zrak	primerno		