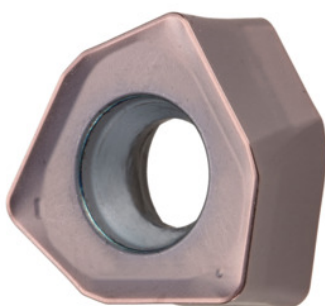


**Garant****XOMU146715ZZER, HB415, Tip: UNI**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	213050 UNI
GTIN	4062406267162
Razred artikla	21A

## Opis

### Izvedba:

**Inovativen** koncept obračalnih ploščic z **dvostranskimi** 3-rezilnimi rezalnimi obračalnimi ploščicami (2×3 rezila). **Zmogljiv** rezalni material za posebej dobro **ekonomičnost**.

### Napotek:

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,5-1 \times D/a_{p \text{ maks}}$ .

## Tehnični opis

Tip	UNI
Radij rezila	1,5 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	XOMU146715ZZER
Zvrst	HB415
Rezalni material	HM
priporočena globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$	1,3 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$	3 mm
Radij za programiranje pri $a_{p \text{ maks}}$	3 mm

Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Prevleka	AlTiN
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	280 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	260 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	200 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	130 m/min	M
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		