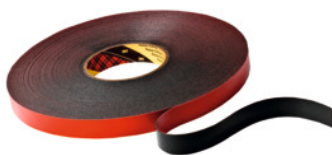


Lepilni trak VHB™, črna, Širina×dolžina (mm×m): 25X33**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	083789 25X33
GTIN	4001895844928
Razred artikla	08M

Opis**Izvedba:**

Dvostranski visokozmogljivi **lepilni trak** iz čistega akrilatnega lepila (VHB) za trajno močno pritrditev. Lepi takoj, visoka odpornost proti visokim temperaturam, vremenskim vplivom, UV-svetlobi in toplom. Odlično tesnjenje, duši vibracije.

3M™ 5952 je primeren za uporabo v notranjosti in na prostem. Omogoča hitro in preprosto lepljenje ter zagotavlja zmogljivo in trajno obstojnost. Ta zmogljiv in viskozno-elastičen VHB-lepilni trak lahko namestite na različne površine, npr. prašno obarvane.

Napotek:

Drugi trakovi 3M™ VHB™ različnih debelin in dolžin so dobavljivi po ponudbi.

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov 3M™ je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

Tehnični opis

Širina	25 mm
Temperatura skladiščenja	20 °C
Oznaka proizvajalca	5952
Debelina	1,1 mm
Material pokrova	Silikoniziran PE-film
Vrsta lepilnega traku	dvostranski
Lepilna moč na jeklu	5,5 N/mm

Lepilna masa	Akrlat
Raztegljivost	300 %
Minimalni rok trajanja	12 mesec
Dolžina	33 m
Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 %
Barva	črna
Značilnost blagovnega imena	črna
USP1	VHB™
USP2	črna
Vrsta izdelka	Lepilni trak