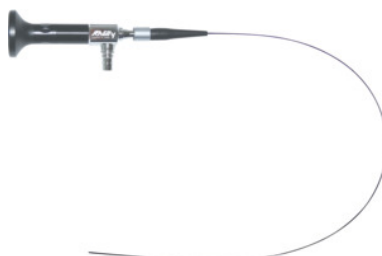


**Mikro endoskop, elastičen, Ø 2,4 mm, Delovna dolžina (brez objektiva): 2500mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	492758 2500
GTIN	
Razred artikla	49C

Opis**Izvedba:**

Majhen premer in elastična zgradba z optičnimi vlakni za merjenje najmanjših obdelovancev. Po zaslugi robustne cevi iz plemenitega jekla in kakovostne optike so primerni za grobo industrijsko uporabo. Preprosta priključitev potrebnih virov svetlobe preko standardnega priključka za svetila (ACMI). Fokusiranje prek vrtljivega prstana na okularju. Enostavna izostritev v bližnjem in oddaljenem področju brez premikanja endoskopa. Svetla optika s paličnimi lečami s korekcijo barv.

Primerno za:

FlexiVision 100 s HD-kamero art. 492866.

Dodatni pribor:

LED-vir svetlobe art. 492846 in art. 462860.

Napotek:

Z natičnimi ogledalnimi cevmi je možno spremeniti kot gledanja na 70° ali 90°. Fokusiranje prek vrtljivega prstana na okularju. Z uporabo ogledalnih cevi se delovni premer poveča v skladu z ogledalno cevjo. Ogledalne cevi in zamenljivi objektivi po ponudbi.

Tehnični opis

Kot odpiranja slike	85 stopinj
Smer gledanja	0 stopinj

Delovna dolžina (brez objektiv)	2500 mm
Ø sonda	2,4 mm
Značilnost blagovnega imena	Ø 2,4 mm
Vrsta izdelka	Endoskop