


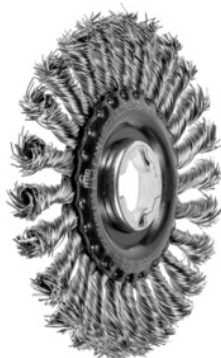

Okrogla ščetka X-LOCK, INOX-žica 0,50 mm, Ø ščetke D1×Ø izvrtine d1/navoj M: 125X-LOCKmm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	571251 125X-LOCK
GTIN	4007220118771
Razred artikla	55V

Opis

Izvedba:

Ravna krožna ščetka, gladka žica 0,50 mm, **posukana** in trdno vtisnjena v jekleno telo. **Zelo agresivna ščetka z veliko odpornostjo proti obrabi.**

Uporaba:

Posukana v levo, zanesljivo preprečuje predčasno odvijanje.

Za grobo ščetkanje, kot npr. odstranjevanje škaje, rje, žlindra, kosmatenje, čiščenje kovinskih delov, pa tudi za čiščenje opažnih desk.

S sistemom hitrega vpenjanja **X-LOCK** za hitro menjavo ščetk brez uporabe orodja.

Tehnični opis

Število kit	24
Ø ščetke D ₁	125 mm
Maksimalno število vrtljajev	12500 min ⁻¹
Debelina ščetin	0,5 mm
Dolžina ščetin H ₁	28 mm

Širina predela s ščetinami L ₁	12 mm
Serijska	X-LOCK
Material obloge	INOX-žica
Posukanje	posukana v levo
Vrsta izdelka	Okrogla ščetka