




## Etažni voziček s cevnimi prečkami na 3 straneh in 4 tovernimi površinami, Tip: 8313-1

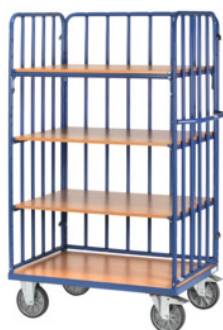

### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	919881 8313-1
GTIN	4017976831312
Razred artikla	96F

### Opis

#### Izvedba:

Zvarjene jeklene cevi in jekleni profili, čelne stene z navpičnimi oporami v razmaku 130 mm. Vz dolžna stranica s cevnimi prečkami za obešanje. Platforma iz lesene plošče z zgornjo površino z vzorcem bukve. Vtične police so prestavljive v rastru 100 mm. Spodnja vtična polica ni prestavljiva. 2 trdno nameščeni kolesi in 2 kolesi za zavijanje (z zavoro), kolesa iz TPE in pesta z valjčnim ležajem.

#### Standard:

**EN 1757-3**

#### Lakiranje:

Briljantno modra RAL 5007, **prašnata barva.**

#### Napotek:

Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.

Nastavljanje višine v rastru: 100 mm

Višina: 1800 mm

Širina: 1369 mm

Globina: 830 mm

Širina površine: 1200 mm

Globina toverne površine: 800 mm

Višina tovarne površine 1: 269 mm

## Tehnični opis

Masa	114 kg
Skupna nosilnost	600 kg
Ø koles	200 mm
Širina	1369 mm
Višina	1800 mm
Višina tovarne površine 2	669 mm
Nosilnost na vtično polico	90 kg
Globina tovarne površine	800 mm
Višina tovarne površine 1	269 mm
Globina	830 mm
Višina tovarne površine 3	1069 mm
Višina tovarne površine 4	1469 mm
Širina površine	1200 mm
Nastavljanje višine v rastru	100 mm
Vrsta izdelka	Etažni vozički