


Garant

Adapter za hitro menjavo, ER-mini z zunanjo matico ER 25, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 16

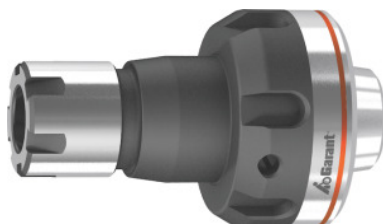

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319771 16
GTIN	4062406328924
Razred artikla	31V

Opis

Izvedba:

- **Dvodielna izvedba iz osnovnega telesa in precizne vpenjalne matice.**
- **Iz kakovostnega orodnega jekla, vse funkcijske površine so kaljene in predelane.**

Prednosti:

Sistem za hitro menjavo gnanih orodij (AGW) z izjemno preprostim upravljanjem. Priprava adapterja za hitro menjavo z orodjem in menjava prek gnanih orodij. Vpenjalna matica s krogličnim uležajenjem.

Vsestransko prilagodljiva uporaba:

- **Hitra in preprosta menjava adapterjev pri vstavljenem gnanim orodju.**
- **Primerno za vsa gnana orodja različnih proizvajalcev s priključkom za ER-vpenjalne stročnice.**

Uporaba:

Za vrtanje in rezkanje pri gnanih orodjih s priključkom za ER-vpenjalne stročnice.

Natančnost krožnega teka: ≤ 3

Zunanji \varnothing D: 41,7 mm

Previsna dolžina A: 61 mm

Tehnični opis

Previsna dolžina A	61 mm
z notranjim hlajenjem	da

Natančnost krožnega teka	≤ 3
Zunanji Ø D	41,7 mm
Vrsta izdelka	Hitrovpjalni adapter