


## Garant

### Adapter za hitro menjavo, ER-mini z zunanjo matico ER 32, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 11

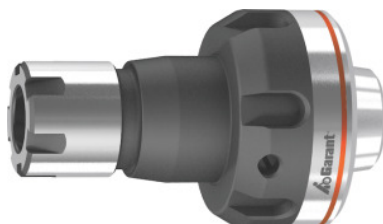

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	319772 11
GTIN	4062406328931
Razred artikla	31V

## Opis

### Izvedba:

- **Dvodelna izvedba iz osnovnega telesa in precizne vpenjalne matice.**
- **Iz kakovostnega orodnega jekla, vse funkcijske površine so kaljene in predelane.**

### Prednosti:

Sistem za hitro menjavo gnanih orodij (AGW) z izjemno preprostim upravljanjem. Priprava adapterja za hitro menjavo z orodjem in menjava prek gnanih orodij. Vpenjalna matica s krogličnim uležajenjem.

Vsestransko prilagodljiva uporaba:

- **Hitra in preprosta menjava adapterjev pri vstavljenem gnanim orodju.**
- **Primerno za vsa gnana orodja različnih proizvajalcev s priključkom za ER-vpenjalne stročnice.**

### Uporaba:

Za vrtanje in rezkanje pri gnanih orodjih s priključkom za ER-vpenjalne stročnice.

Natančnost krožnega teka:  $\leq 3$

Zunanji  $\varnothing$  D: 49 mm

Previsna dolžina A: 61 mm

## Tehnični opis

Previsna dolžina A	61 mm
z notranjim hlajenjem	da

Natančnost krožnega teka	≤ 3
Zunanji Ø D	49 mm
Vrsta izdelka	Hitrovpjalni adapter