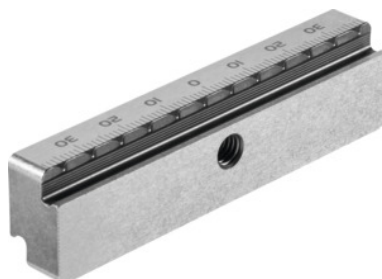


Garant
Prijemalna predložna čeljust 5/5, za tip: 80

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	361141 80
GTIN	4045197809469
Razred artikla	310

Opis
Izvedba:
Naležna površina 3 mm.

2 vpenjalni stopnji z višino 5 mm.

Prednosti:
Če se čeljust obrne, je na voljo druga vpenjalna stopnja.
Primerno za :

Čeljustni nastavki art. 361124–361127, art. 361133 in art. 361135.

Stopničaste čeljusti art. 361295–361296.

Širina čeljusti b: 80 mm

Višina čeljusti h: 20 mm

Dolžina čeljusti l: 12 mm

ustreza barvni kodi: Xpent1-2

ustreza barvni kodi: Xpent0

Tehnični opis

Višina čeljusti h	20 mm
Višina h ₁	15 mm
Dolžina l ₁	9 mm
Dolžina l ₂	9 mm

Širina čeljusti b	80 mm
Višina h ₂	15 mm
Dolžina čeljusti l	12 mm
ustreza barvni kodi	Xpent1-2
ustreza barvni kodi	Xpent0
Vrsta izdelka	Primež (čeljusti)