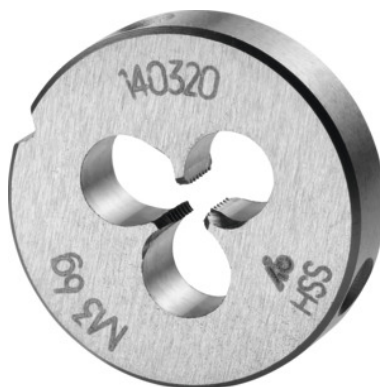


HOLEX®**Navojne čeljusti 6g, M: M3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	140320 M3
GTIN	4045197083258
Razred artikla	12K

Opis**Izvedba:**

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba; **≥ M3 z obojestranskim lupilnim rezom** olajša začetek rezanja in odvaja odrezke v smeri rezanja. **Prisekani del 1 3/4 koraka navoja.**

Vrsta navoja: M

Kot profila: 60 stopinj

Rezalni material: HSS

Standard: EN 22568

Kakovost: DIN 13 6g

Korak: 0,5 mm

Zunanji Ø: 20 mm

Višina: 5 mm

Tehnični opis

Višina	5 mm
Korak	0,5 mm
Zunanji Ø	20 mm

Kakovost	DIN 13 6g
Velikost navoja	3
Vrsta navoja	M
Kot profila	60 stopinj
Rezalni material	HSS
Standard	EN 22568
Smer rezanja	desni