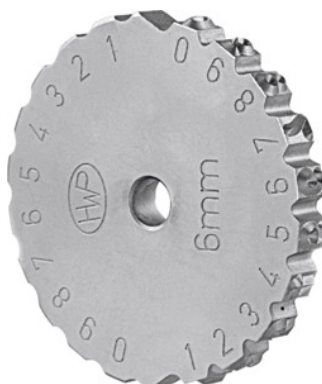


HWPickardt

Udarno kolo 0 – 9, Višina pisave: 2mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	085465 2
GTIN	4250191110040
Razred artikla	08W

Opis**Izvedba:**

Najvišja kakovost dosežena s CNC graviranjem in poboljšanjem udarne glave. Zaradi vidne gravure in erodirane udarne vzmeti zelo prijazen za uporabo. Širina kolesa = širina znaka + 3 mm.

Uporaba:

Priročna rešitev za označevanje materialov **s trdoto do 1200 N/mm²**.

Napotek:

Udarna kolesca s črkami (3 kolesca) ali s posebnimi znaki so dobavljiva po ponudbi.

Tehnični opis

Višina pisave	2 mm
Ø osnovne izvrtine	10 mm
Zunanji Ø udarnega kolesa	78 mm
Maksimalna trdota materiala za vtiskovanje znakov	1200 N/mm ²
Vrsta izdelka	Udarna kolesa

