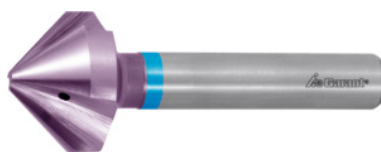


Garant
Precizno stožčasto grezilo HSS-Co8 90°, TiCN, Zunanji Ø Dc: 16,5 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	150383 16,5
GTIN	4045197445759
Razred artikla	11M

Opis
Izvedba:

Precizna grezila s 3 rezili, radialno brušena prosta ploskev. Prostori za odrezke so brušeni iz celega.

z notranjim hlajenjem: da

Število rezil Z: 3

Število rezil Z: 3

minimalni Ø grezila za izvrtino od: 3,2 mm

Celotna dolžina L: 60 mm

Ø držala D_s: 10 mm

za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991: M8

Podajanje f v jeklo < 900 N/mm²: 0,07 mm/v

Tehnični opis

Toleranca držala	h9
minimalni Ø grezila za izvrtino od	3,2 mm
Osnovna izvrtina Ø	3,2 mm
Zunanji Ø	16,5 mm
za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991	M8
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ²	0,07 mm/v
Ø držala D _s	10 mm

Celotna dolžina L	60 mm
Število rezil Z	3
Prevleka	TiCN
Kot konice stožčastega grezila	90 stopinj
Rezalni material	HSS Co 8
Standard	DIN 335 C
Držalo	Cilindrično držalo s h6
z notranjim hlajenjem	da
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Stopenjska in stožčasta grezila