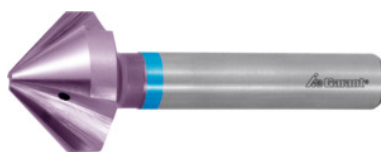


**Garant**
**Precizno stožčasto grezilo HSS-Co8 90°, TiCN, Zunanji Ø Dc: 20,5 mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	150383 20,5
GTIN	4045197445766
Razred artikla	11M

**Opis**
**Izvedba:**

**Precizna grezila s 3 rezili**, radialno brušena prosta ploskev. Prostori za odrezke so brušeni iz celega.

z notranjim hlajenjem: da

Število rezil Z: 3

Število rezil Z: 3

minimalni Ø grezila za izvrtino od: 3,5 mm

Celotna dolžina L: 63 mm

Ø držala D<sub>s</sub>: 10 mm

za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991: M10

Podajanje f v jeklo < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,08 mm/v

**Tehnični opis**

Zunanji Ø	20,5 mm
minimalni Ø grezila za izvrtino od	3,5 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/v
za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991	M10
Toleranca držala	h9
Osnovna izvrtina Ø	3,5 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	10 mm

Celotna dolžina L	63 mm
Število rezil Z	3
Prevleka	TiCN
Kot konice stožčastega grezila	90 stopinj
Rezalni material	HSS Co 8
Standard	DIN 335 C
Držalo	Cilindrično držalo s h6
z notranjim hlajenjem	da
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Stopenjska in stožčasta grezila