


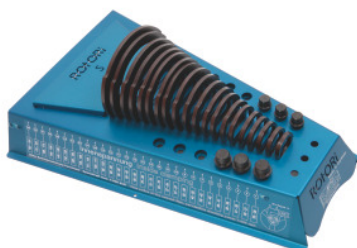

Garnitura obročev za odvijanje čeljusti RotoRi, Tip: S



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	315910 S
GTIN	2050002053113
Razred artikla	30N

Opis

Izvedba:

Posebna, patentirana izvedba obročev za odvijanje z **ukrivljenimi segmenti** omogoča brezstopenjsko nastavljanje čeljusti za izdelavo potrebnega premera. Garnitura vsebuje patentirane, prilagodljive vpenjalne čepi RotoFix, ki z območjem nastavljanja 2 mm omogočajo brezhibno izravnavo velikih toleranc grezenja vijakov v vpenjalnih čeljustih različnih proizvajalcev. Dodatna obdelava grezenja vijakov ni potrebna.

Prednosti:

- **Notranje in zunanje vpenjanje z 1 obročem.**
- **Brezstopenjsko vpenjalno območje.**
- **1/10 mm natančen primik premera struženja.**
- **Nizki stroški opremljanja z vpenjalnimi čepi RotoFix.**
- **Velik prihranek stroškov za vpenjalne čeljusti.**
- **Optimalna dostopnost orodja za struženje.**
- **Hitra in prilagodljiva uporaba.**

Uporaba:

Obroči iz zelo trdega posebnega jekla omogočajo natančno izstruževanje mehkih vpenjalnih čeljusti pod vpenjalno silo ali izbrušenje trdih vpenjalnih čeljusti. Možnost uporabe pri notranji in zunanji obdelavi čeljusti.

Obseg dobave:

Pločevinasto stojalo, sornik Premium RotoFix in obroči RotoFix. 20 obročev in po 3 čepi M8/M10.

Napotek:

Po ponudbi dobavljivo tudi za 4- ali 6-čeljustne vpenjalne glave.

Tehnični opis

Ø notranjega vpenjanja	25 - 121 mm
Ø zunanjega vpenjanja	39 - 153 mm
primerno za vrtanje z grezenjem, čeljusti za struženje	M10
primerno za vrtanje z grezenjem, čeljusti za struženje	M8
primerno za Ø stružne glave	80 - 200 mm
Vrsta izdelka	Obroč za odvijanje čeljusti