


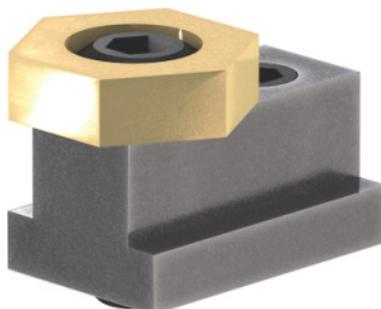

Ekscentrična vpenjalna spona, Nazivna mera T-utora: 12mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	370009 12
GTIN	4046368509263
Razred artikla	37M

Opis

Izvedba:

- Zavzame malo prostora, zato ni motečih kontur.
- Vpenjanje poljubno oblikovanih obdelovancev.
- 6-kotna medeninasta ploščica z jeklenim ekscentričnim vijakom.
- Pritrditev v T-utoru prek aretirnega vpenjalnega vijaka.

Uporaba:

Posebej primerno za vpenjanje ploščatih komponent.

Obseg dobave:

1 jekleni vijak, 1 vpenjalna ploščica.

Tehnični opis

Višina ploščice H	4,8 mm
6-kotna ploščica zev	21 mm
Hod ekscentra S_1	1 mm
Ploščica z notranjim 6-kotnikom zev ₁	5 mm
Navoj M	M8
maksimalni zatezni moment	11,3 Nm

Vpenjalna sila	3,6 kN
ZK ₂	4 mm
Dolžina L	27,9 mm
Maksimalni zatezni moment aretirnega vijaka	17 Nm
Vrsta izdelka	Ekscentrična vpenjalna spona