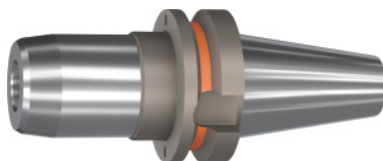


**Garant****Hidravlično-raztezna vpenjalna glava BASIC kratka, vitka, oblika ADB, BT 40, Vpenjalni Ø D1: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	303473 16
GTIN	4062406531096
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Krožni tek  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- Standardno z izvrtino RFID/Balluffchip.
- Možnost aksialnega vzdolžnega pomikanja orodja (dolžina nastavljanja  $V = 10 \text{ mm}$ ).
- Prilagodljivost zaradi uporabe reducirnih puš.
- Tlak hladilnega sredstva do 80 barov.

**Uporaba:**

Za vrtanje, povrtavanje in gladilno rezkanje.

**Dobavni pogoji:**

Vklj. z vijakom za nastavljanje dolžine in ključem za notranji 6-kotnik s T-ročajem.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308760 – 308802, reducirne puše art. 302135 – 302187.

**Tehnični opis**

Ø D <sub>2</sub>	38 mm
Zunanji Ø D	44,5 mm
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Previsna dolžina A	90 mm
L <sub>2</sub>	47,5 mm
Navoj M	M12×1

Prevesna dolžina L <sub>1</sub> vklj. s sprostitutvijo	63 mm
Trn za rezkarje	BT 40
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Oblika	ADB
z notranjim hlajenjem	da, z največ 80 bari
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Izvertina Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava